

Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmer, 2-zügig, Höhe 38 mm

Art.-Nr. 7400624

OBO
BETTERMANN



Zur vertikalen Richtungsänderung von Estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).





St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7400624
Typ	KV2 19038
Bezeichnung 1	Vertikalkrümmer
Bezeichnung 2	2-zügig für EÜK
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	170,00 kg/100 St.

Technische Daten

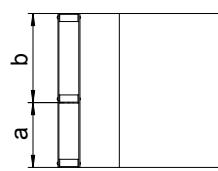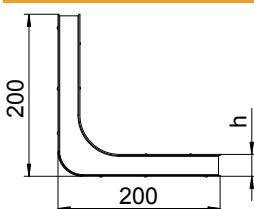

Länge	200,00 mm
Breite	190,00 mm
Höhe	38,00 mm
Maß a	80,00 mm
Maß b	110,00 mm
Maß h	38,00 mm
Kanalbreite	190,00 mm
Kanalhöhe	38,00 mm
Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Züge	2,00 St.
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Querschnitt Zug a	2.808,00 mm ²
Querschnitt Zug b	3.888,00 mm ²