

Technisches Datenblatt

Montageplatte für Datentechnik Typ A

Art.-Nr. 7408802

OBO
BETTERMANN




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Montageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.

Stammdaten

Art.-Nr.	7408802
Typ	MP R2 2A
Bezeichnung 1	Montageplatte für GES R2
Bezeichnung 2	für 2x Typ A
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1,96 kg/100 St.

Technische Daten

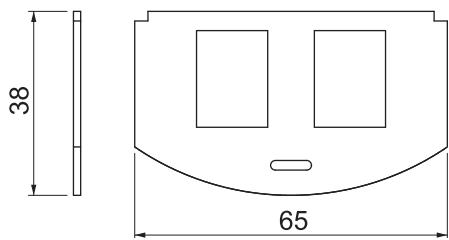

Länge	65,00 mm
Breite	36,00 mm
Anwendung	Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen	2
Anzahl der zweifachen Öffnungen	0
Anzahl der dreifachen Öffnungen	0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen	0
Anzahl der quadratischen Öffnungen	0
Anzahl der runden Öffnungen	0
Anzahl der ovalen Öffnungen	0
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Blinddeckel	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Installationstechnik	sonstige