

Technisches Datenblatt

Montageträger, 1 x Typ K

Art.-Nr. 7407850

OBO
BETTERMANN



Montageträger zur Aufnahme einer Anschlussbuchse der Audio- oder Video-Technik, Typ XLR SPEAK-ON Typ D.


A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Produkzusatztext Hinweis | Passend für Einbaueinheit GE2 ohne Bodenbelagaussparung.

Stammdaten

Art.-Nr.	7407850
Typ	MTGE2 1K
Bezeichnung 1	Montageträger
Bezeichnung 2	mit 1 x Lochbild Typ K
Dimension	116x47x28
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	4,40 kg/100 St.

Technische Daten

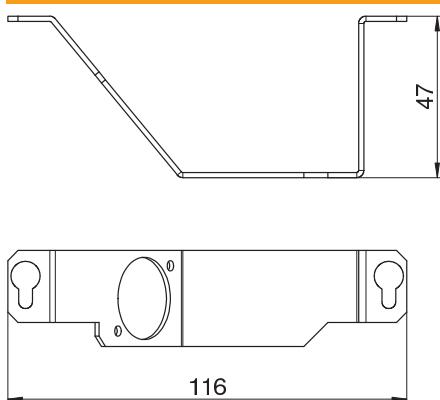

Länge	116,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	2,00
Anzahl der Zugentlastungen	0,00
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	rasten
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Bodenbelagschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input type="checkbox"/>
Bodenbündig versenkbar	<input type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurkant	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagaussparung	<input type="checkbox"/>
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Tiefe	47,00 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>