


# Technisches Datenblatt

## Montageträger, 2 x Typ C

Art.-Nr. 7407848

**OBO**  
BETTERMANN

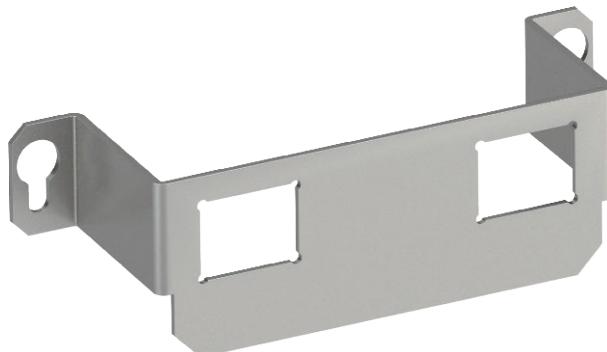



CE

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

### Stammdaten

Art.-Nr.	7407848
Typ	MTGE2 2C
Bezeichnung 1	Montageträger
Bezeichnung 2	mit 2 x Lochbild Typ C
Dimension	116x36x34
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	4,70 kg/100 St.

### Technische Daten

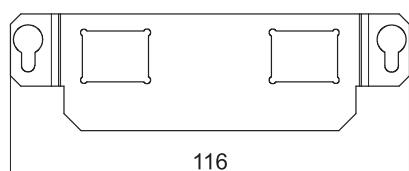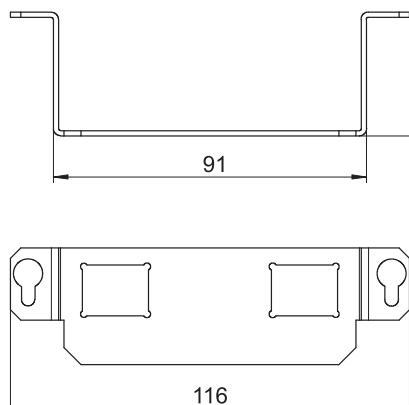

Länge	116,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	0
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	rasten
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Bodenbelagschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input type="checkbox"/>
Bodenbündig versenkbar	<input type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurkanal	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlvodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsaussparung	<input type="checkbox"/>
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Tiefe	36,00 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>