

Technisches Datenblatt

Montageträger, 2 x Typ F

Art.-Nr. 7407849



Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen, Typ Avaya/Systemax: M-Serie.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.

Passend für Einbaueinheit GE2 ohne Bodenbelagaussparung.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7407849
Typ	MTGE2 2F
Bezeichnung 1	Montageträger
Bezeichnung 2	mit 2 x Lochbild Typ F
Dimension	116x36x34
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	5,10 kg/100 St.

Technische Daten

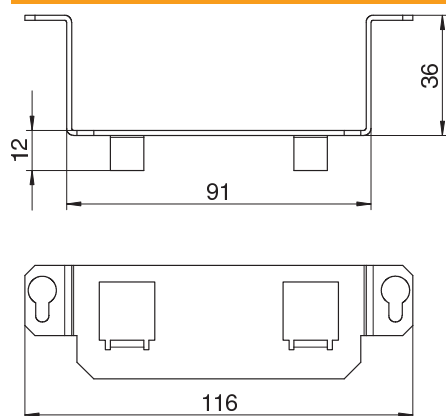

Länge	116,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	0
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	rasten
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Bodenbelagsschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input type="checkbox"/>
Bodenbündig versenkbar	<input type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsaussparung	<input type="checkbox"/>
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Tiefe	36,00 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>