

Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ A für Montageträger

Art.-Nr. 7407780





Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.

A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7407780
Typ	MTM 2A
Bezeichnung 1	Trägerplatte
Bezeichnung 2	mit 2 x Lochbild Typ A
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	3,68 kg/100 St.

Technische Daten

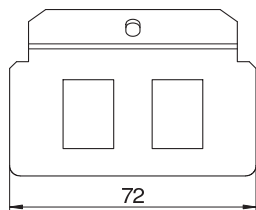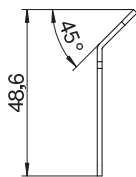

Länge	72,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	2,00
Anzahl der Zugentlastungen	0,00
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	rasten
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Bodenbelagsschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input type="checkbox"/>
Bodenbündig versenkbar	<input type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsaussparung	<input type="checkbox"/>
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Tiefe	48,60 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>