

Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ P für Montageträger

Art.-Nr. 7407817





Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Panduit in Verbindung mit Panduit-Adapter CMNZABL-X oder CMNZAWH-X.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,8 x 21,2.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7407817
Typ	MTM 2P
Bezeichnung 1	Trägerplatte
Bezeichnung 2	mit 2 x Lochbild Typ P
Dimension	72 x 52,2
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	2,60 kg/100 St.

Technische Daten

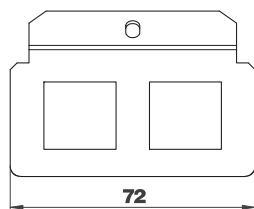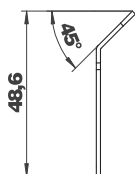

Länge	72,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	2,00
Anzahl der Zugentlastungen	0,00
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	rasten
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Bodenbelagsschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input type="checkbox"/>
Bodenbündig versenkbar	<input type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsausparung	<input type="checkbox"/>


Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ P für Montageträger

Art.-Nr. 7407817



Technische Daten

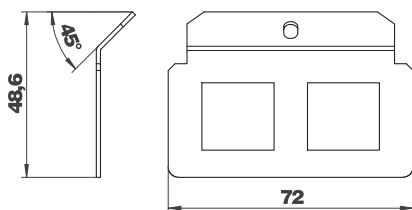

Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Tiefe	48,60 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>