


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm

Art.-Nr. 7424020

OBO
BETTERMANN

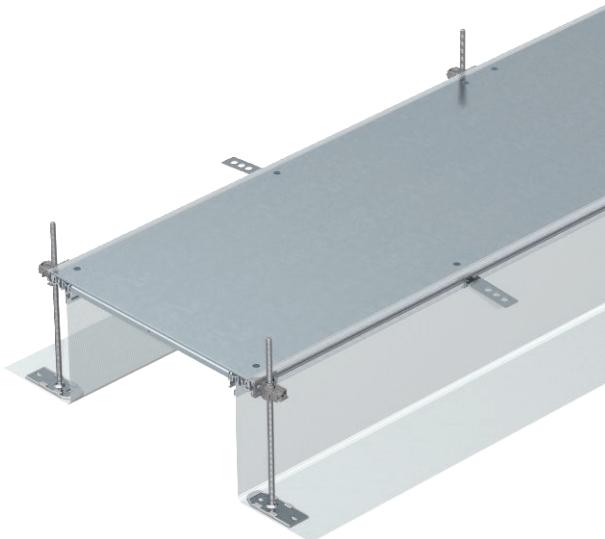


St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424020
Typ	OKA-G20040240
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Dimension	2400x200x240
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	867,08 kg/100 m

Technische Daten

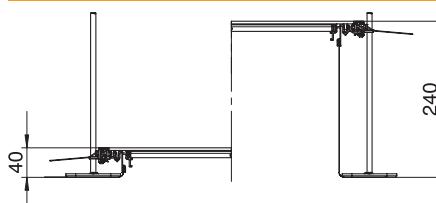

Länge	2.400,00 mm
Breite	200,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
Gewebewand	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalhöhe	40,00 - 240,00 mm
Materialstärke Deckel	4,00 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne
Montageöffnung	ohne

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm

Art.-Nr. 7424020



Technische Daten

Nivellierbereich	40,00 - 240,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>