

# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit, blind, Höhe 40-140 mm

Art.-Nr. 7424004

**OBO**  
BETTERMANN




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7424004
Typ	OKA-G40040140
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Dimension	2400x400x140
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.489,22 kg/100 m

### Technische Daten

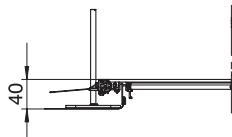

Länge	2.400,00 mm
Breite	400,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Dehnungs fuge	<input type="checkbox"/>
Gewebewand	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalhöhe	40,00 - 140,00 mm
Materialstärke Deckel	4,00 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich	40,00 - 140,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>