


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

OBO
BETTERMANN

Art.-Nr. 7424122

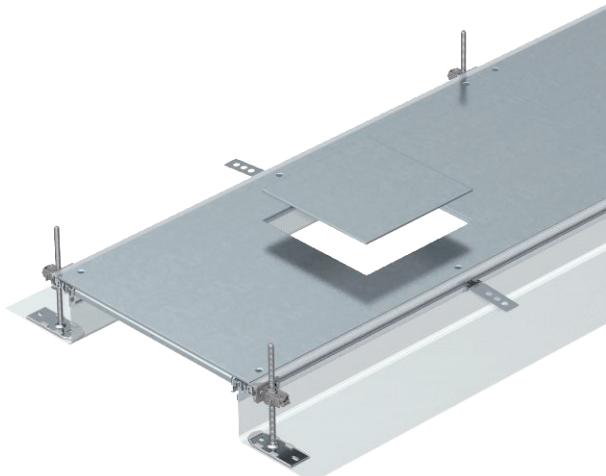

St Stahl
FS bandverzinkt


Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngroße 4, bestehend aus zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelag anlegeprofilen 4 mm und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhenstellbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreite 300 oder 3 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreite 400 und 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.

Mit verschraubbaren Geräteeinbaudeckeln mit je einer Einbauöffnung für eine quadratische Einbaueinheit der Nenngroße 4.

Stammdaten

Art.-Nr.	7424122
Typ	OKA-G40040140D4
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	für Geräteeinsatz GES4
Dimension	2400x400x140
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.453,30 kg/100 m

Technische Daten

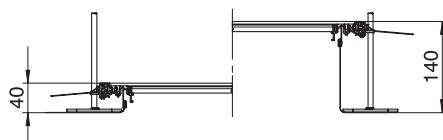

Länge	2.400,00 mm
Breite	400,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.
Abdeckung Montageöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Bodenblech	<input type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Dehnungs fuge	<input type="checkbox"/>
Gewebewand	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalhöhe	40,00 - 140,00 mm
Materialstärke Deckel	4,00 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	für Geräteeinsatz
Montageöffnung	quadratisch

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Art.-Nr. 7424122



Technische Daten

Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
Nivellierbereich	40,00 - 140,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>