


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm

Art.-Nr. 7424024

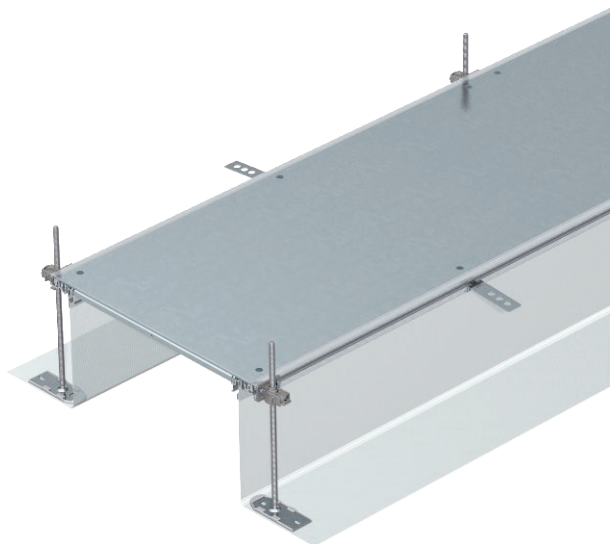

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Blinddeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen 4 mm. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen (bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder 3 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreite 400 und 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424024
Typ	OKA-G40040240
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Dimension	2400x400x240
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.507,50 kg/100 m

Technische Daten

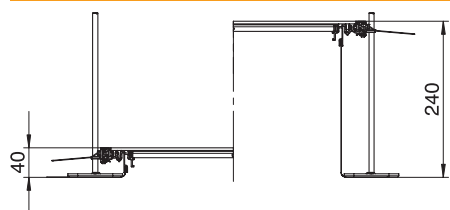

Länge	2.400,00 mm
Breite	400,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.
Abdeckung Montageöffnung	☐
Bodenblech	☐
Dichtungseinbaumöglichkeit	☒
Deckelbefestigung rastend	☐
Einbauöffnung für Aufflurtank	☐
Entkoppelbar	☒
Geeignet für Dehnungsfuge	☐
Gewebewand	☒
Kanalhöhe	40,00 - 240,00 mm
Materialstärke Deckel	4,00 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mit Überstand	☒
Mit Trennwand	☐
Mit Anschlussöffnung	☐
Mit Potenzialausgleich	☐
Montageöffnung	ohne
Montageöffnung	ohne

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-240 mm

Art.-Nr. 7424024



Technische Daten

Nivellierbereich	40,00 - 240,00 mm
Oberteil abnehmbar	☒