


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-70 mm

Art.-Nr. 7424400

OBO
BETTERMANN

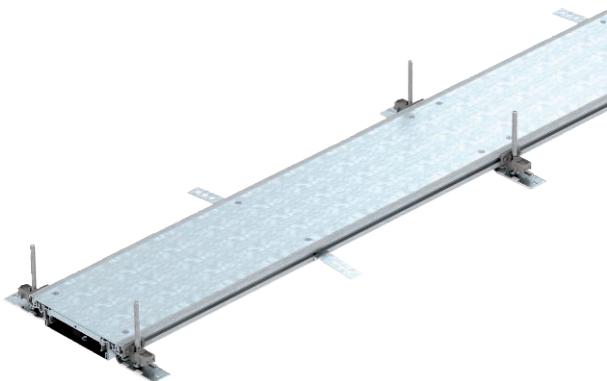

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424400
Typ	OKA-W2004030
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Dimension	2400x200x40
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	966,70 kg/100 m

Technische Daten

40	Länge	2.400,00 mm
70	Breite	200,00 mm
	Abdeckungen	3,00 St.
	Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
	Anzahl der Montageöffnung	0
	Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
	Anzahl der Züge	2,00 St.
	Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
	Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
	Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
	Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
	Gewebewand	<input type="checkbox"/>
	Kanalhöhe	40,00 - 70,00 mm
	Materialstärke Deckel	4,00 mm
	Mindestestrichhöhe	40
	Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
	Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
	Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
	Montageöffnung	ohne
	Montageöffnung	ohne
	Nivellierbereich	40,00 - 70,00 mm
	Nutzquerschnitt	2.600,00 mm ²

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-70 mm

Art.-Nr. 7424400

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Trennwandbefestigung	rasten