


# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Art.-Nr. 7424620

**OBO**  
BETTERMANN

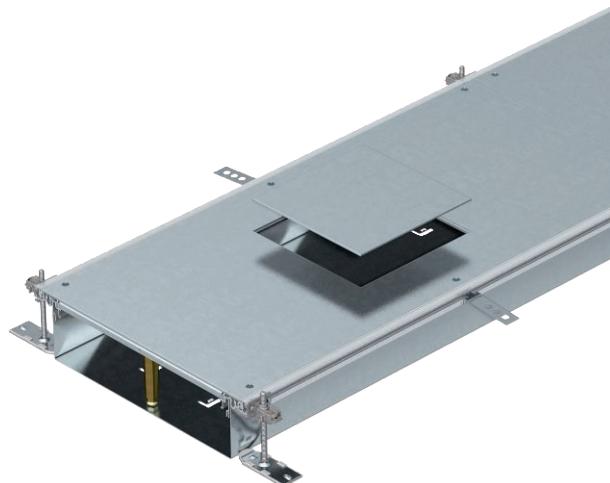

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7424620
Typ	OKA-W30010050D4
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	für Geräteeinsatz GES4
Dimension	2400x300x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.439,60 kg/100 m

### Technische Daten



Länge	2.400,00 mm
Breite	300,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.
Abdeckung Montageöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Anzahl der Züge	3,00 St.
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
Gewebewand	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	100,00 - 150,00 mm
Materialstärke Deckel	4,00 mm
Mindestestrichhöhe	100
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	für Geräteeinsatz

# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit für GES4, Höhe 100-150 mm

Art.-Nr. 7424620



### Technische Daten

Montageöffnung	quadratisch
Nivellierbereich	100,00 - 150,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Trennwandbefestigung	stecken