


# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit für GES4, Höhe 60-110 mm

Art.-Nr. 7424600

**OBO**  
BETTERMANN

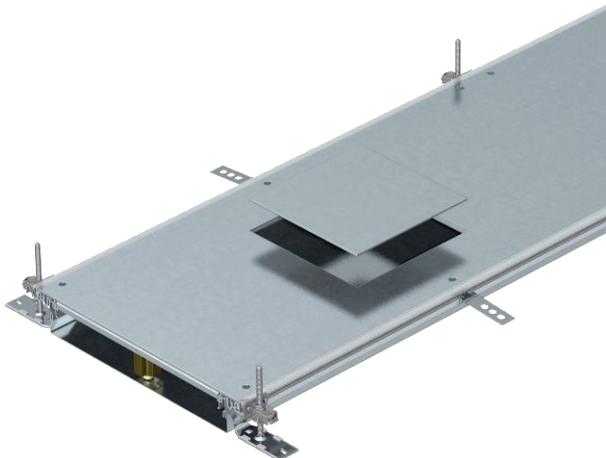

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7424600
Typ	OKA-W3006050D4
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	für Geräteeinsatz GES4
Dimension	2400x300x60
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.377,10 kg/100 m

### Technische Daten

	Länge	2.400,00 mm
	Breite	300,00 mm
	Abdeckungen	3,00 St.
	Abdeckung Montageöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
	Anzahl der Züge	3,00 St.
	Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
	Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
	Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
	Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
	Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
	Gewebewand	<input type="checkbox"/>
	Kanalhöhe	60,00 - 110,00 mm
	Materialstärke Deckel	4,00 mm
	Mindestestrichhöhe	60
	Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
	Mit Anschlussöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
	Montageöffnung	für Geräteeinsatz
	Montageöffnung	quadratisch

# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit für GES4, Höhe 60-110 mm

Art.-Nr. 7424600



### Technische Daten

Nivellierbereich	60,00 - 110,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Trennwandbefestigung	stecken