


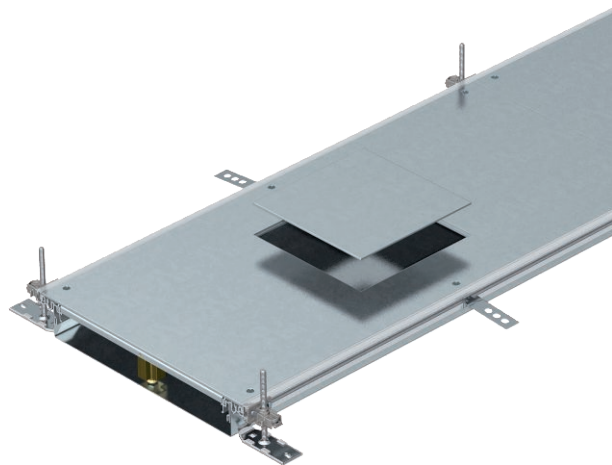

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 4, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltetaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhenverstellbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreite 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.

Mit verschraubbaren Geräteeinbaudeckeln mit je einer Einbauöffnung für eine Einbaueinheit der Nenngröße 4.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424602
Typ	OKA-W4006050D4
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	für Geräteeinsatz GES4
Dimension	2400x400x60
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.785,40 kg/100 m

Technische Daten

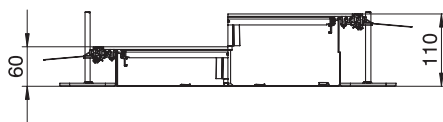

Länge	2.400,00 mm
Breite	400,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.
Abdeckung Montageöffnung	☒
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Anzahl der Züge	3,00 St.
Bodenblech	☒
Dichtungseinbaumöglichkeit	☒
Deckelbefestigung rastend	☐
Einbauöffnung für Aufflurtank	☐
Entkoppelbar	☐
Geeignet für Dehnungsfuge	☐
Gewebewand	☐
Kanalhöhe	60,00 - 110,00 mm
Materialstärke Deckel	4,00 mm
Mindestestrichhöhe	60
Mit Überstand	☒
Mit Trennwand	☐
Mit Anschlussöffnung	☒
Mit Potenzialausgleich	☐
Montageöffnung	für Geräteeinsatz
Montageöffnung	quadratisch

Technische Daten

Nivellierbereich	60,00 - 110,00 mm
Oberteil abnehmbar	☒
Trennwandbefestigung	stecken