


Art.-Nr. 7424486

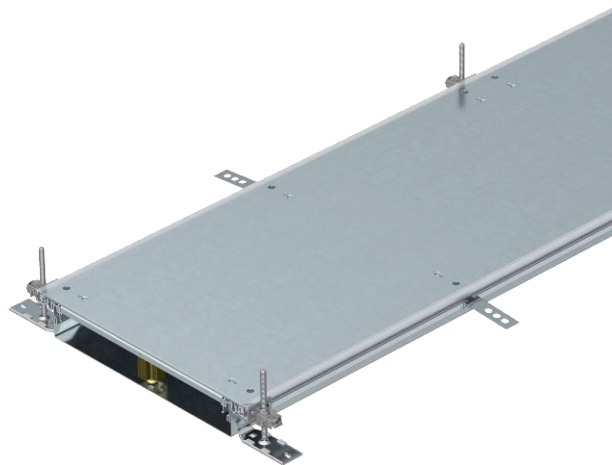

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 selbststrahlenden Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltetaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt und Rastelemente montiert.



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424486
Typ	OKA-W5006050R
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind, rastend
Dimension	2400x500x60
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	2.266,70 kg/100 m

Technische Daten

Länge	2.400,00 mm
Breite	500,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.
Abdeckung Montageöffnung	☐
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Anzahl der Züge	3,00 St.
Bodenblech	☒
Dichtungseinbaumöglichkeit	☒
Deckelbefestigung rastend	☒
Einbauöffnung für Aufflurtank	☐
Entkoppelbar	☐
Geeignet für Dehnungsfuge	☐
Gewebewand	☐
Kanalhöhe	60,00 - 110,00 mm
Materialstärke Deckel	4,00 mm
Mindestestrichhöhe	60
Mit Überstand	☒
Mit Trennwand	☐
Mit Anschlussöffnung	☐
Mit Potenzialausgleich	☐
Montageöffnung	ohne
Montageöffnung	ohne

Technische Daten

Nivellierbereich	60,00 - 110,00 mm
Oberteil abnehmbar	☒
Trennwandbefestigung	stecken