


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Art.-Nr. 7424458

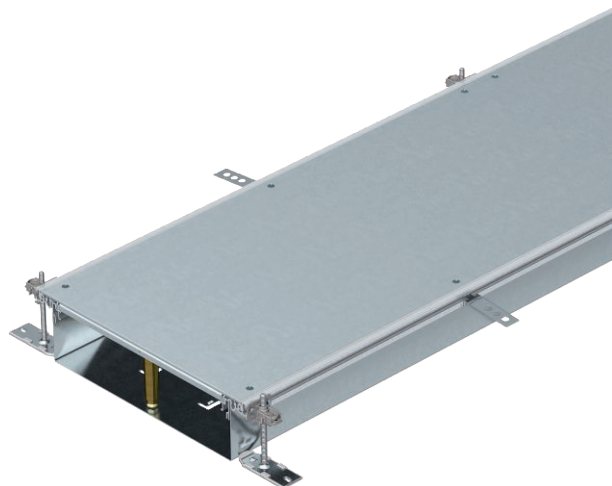

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltetaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424458
Typ	OKA-W60010050
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Dimension	2400x600x100
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	2.741,70 kg/100 m

Technische Daten

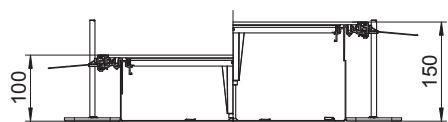

Länge	2.400,00 mm
Breite	600,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.
Abdeckung Montageöffnung	☐
Anzahl der Montageöffnung	0
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Anzahl der Züge	3,00 St.
Bodenblech	☒
Dichtungseinbaumöglichkeit	☒
Deckelbefestigung rastend	☐
Einbauöffnung für Aufflurtank	☐
Entkoppelbar	☐
Geeignet für Dehnungsfuge	☐
Gewebewand	☐
Kanalhöhe	100,00 - 150,00 mm
Materialstärke Deckel	4,00 mm
Mindestestrichhöhe	100
Mit Überstand	☒
Mit Trennwand	☐
Mit Anschlussöffnung	☐
Mit Potenzialausgleich	☐

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 100-150 mm

Art.-Nr. 7424458



Technische Daten

Montageöffnung	ohne
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich	100,00 - 150,00 mm
Nutzquerschnitt	40.800,00 mm ²
Oberteil abnehmbar	☒
Trennwandbefestigung	rasten