


Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-70 mm

Art.-Nr. 7424408

OBO
BETTERMANN

 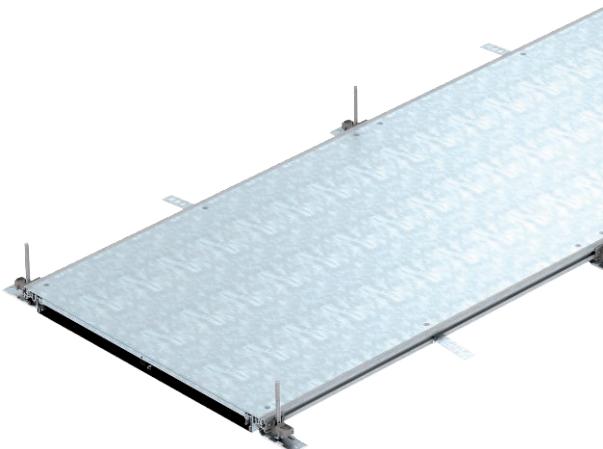


St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424408
Typ	OKA-W6004030
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	blind
Dimension	2400x600x40
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	2.637,50 kg/100 m

Technische Daten



Länge	2.400,00 mm
Breite	600,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Montageöffnung	0
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Anzahl der Züge	3,00 St.
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
Gewebewand	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	40,00 - 70,00 mm
Materialstärke Deckel	4,00 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit, blind, Höhe 40-70 mm

Art.-Nr. 7424408



Technische Daten

Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich	40,00 - 70,00 mm
Nutzquerschnitt	10.900,00 mm ²
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Trennwandbefestigung	rasten