


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES4, 800 mm

Art.-Nr. 7402040

OBO
BETTERMANN

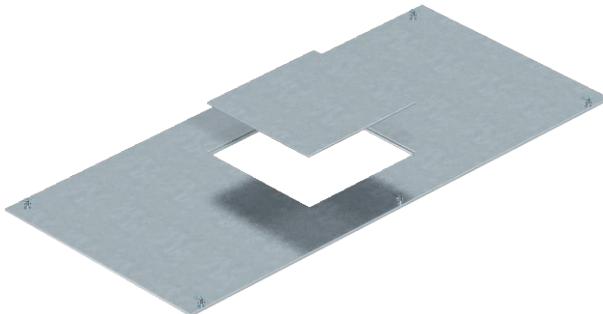

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.


CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7402040
Typ	OKA DG4 300
Bezeichnung 1	Geräteeinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für Kanalsystem OKA2
Dimension	800x300x4
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Gewicht	669,00 kg/100 St.

Technische Daten

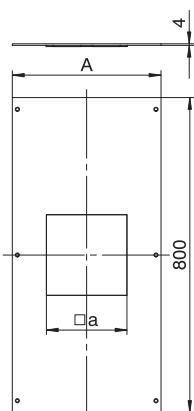

Länge	800,00 mm
Breite	300,00 mm
Maß A	277,00 mm
Maß a	201,00 mm