


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel für GES6, 800 mm

Art.-Nr. 7402056

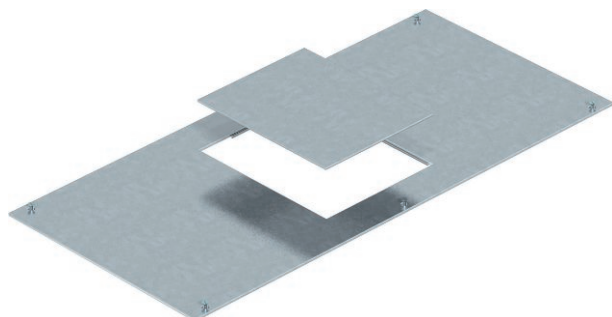


Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7402056
Typ	OKA DG6 400
Bezeichnung 1	Geräteinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für Kanalsystem OKA2
Dimension	800x400x4
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	905,00 kg/100 St.

### Technische Daten

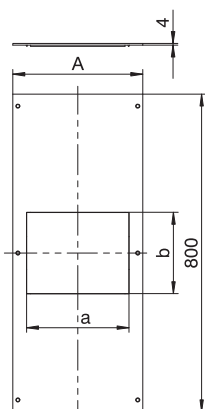

Länge	800,00 mm
Breite	400,00 mm
Maß A	377,00 mm
Maß a	201,00 mm
Maß b	253,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Montageöffnung	1,00
Blechstärke	4,00 mm
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	rechteckig