

# Technisches Datenblatt

**OBO**  
BETTERMANN

Art.-Nr. 7425028



Zum Blindverschluss einer Kanaleinheit. Lieferung einschließlich Rastelemente und Deckelbefestigungsschrauben. Kanaldeckel mit Rastelementen können gestapelt werden, ohne dass die Rastelemente beschädigt werden.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

## Stammdaten

Art.-Nr.	7425028
Typ	OKA D 600 R
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	blind, rastend
Dimension	800x600x4
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.443,00 kg/100 St.

## Technische Daten

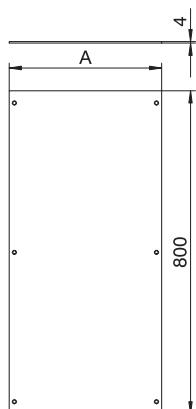

Länge	800,00 mm
Breite	600,00 mm
Maß A	577,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Montageöffnung	0
Blechstärke	4,00 mm
Deckelbefestigung rastend	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne
Montageöffnung	ohne