


# Technisches Datenblatt

Nivellierbare, entkoppelbare Kassette für Tubus,  
RKFNUZD3, Edelstahl  
Art.-Nr. 7409380

**OBO**  
BETTERMANN

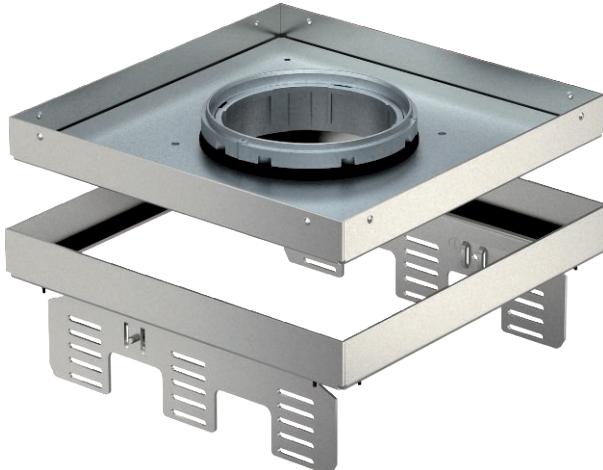

CE UK CA D'E

A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

## Stammdaten

Art.-Nr.	7409380
Typ	RKFNUZD3 9VS25
Bezeichnung 1	Quadratische Kassette
Bezeichnung 2	für Tubus
Dimension	243x243mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	346,00 kg/100 St.

## Technische Daten

Bodenbelagdichte	25,00 mm
Fußbodenhöhe	95 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsausslass	Versenkbarer Tubus
Bodenpflege	nass
Einbautiefe	95,00 mm
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätetischern	<input type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Zulassungen	VDE
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	UT4


# Technisches Datenblatt

Nivellierbare, entkoppelbare Kassette für Tubus,  
RKFNUZD3, Edelstahl  
Art.-Nr. 7409380

**OBO**  
BETTERMANN

## Technische Daten

## Abmessungen

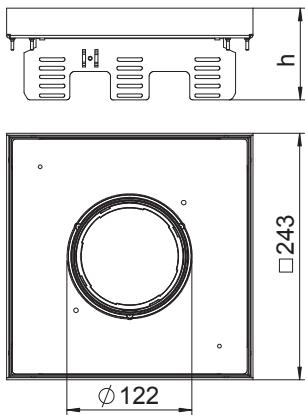

Länge	243,00 mm
Breite	243,00 mm
Höhe	95,00 mm
Maß h	95,00 mm
Länge Einbaumaß	244,00 mm
Breite Einbaumaß	244,00 mm