

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,
Messing
Art.-Nr. 7409024



Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.



CuZn Messing

Produktzusatztext 1

Stammdaten

Art.-Nr.	7409024
Typ	RKN2 9 MS 25
Bezeichnung 1	Quadratische Kassette
Bezeichnung 2	blind
Dimension	243x243mm
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	596,00 kg/100 St.

Technische Daten

Bodenbelagdicke	25,00 mm
Fußbodenhöhe	105-155 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	0,00
Anzahl der Gerätebecher	3,00
Anzahl der Leitungsauslässe	0,00
Ausführung	quadratisch
Bodenpflege	nass
Einbautiefe	105,00 mm
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
Nenngröße	350,00 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Nivellierbereich	105,00 - 155,00 mm
Zulassungen	VDE
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	MT4 / GB3

 
Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN,
Messing
Art.-Nr. 7409024




Technische Daten

Abmessungen



Maß h	105,00 mm
Länge Einbaumaß	244,00 mm
Breite Einbaumaß	244,00 mm

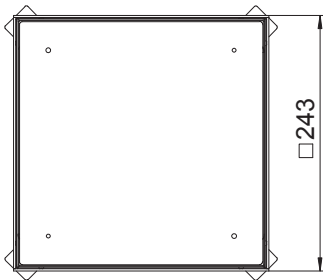

Abmessungen