


# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare, entkoppelbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Messing Art.-Nr. 7409064

**OBO**  
BETTERMANN

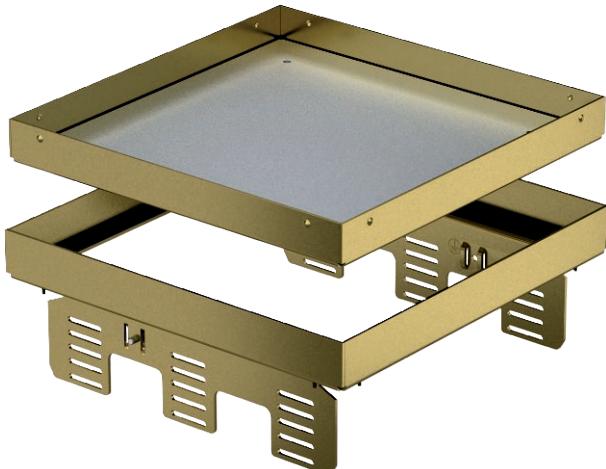

CuZn  
37      Messing

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG./9 oder in UGD250-3/9 oder UGD350-3/9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.

### Stammdaten

Art.-Nr.	7409064
Typ	RKN2 UZD3 9MS25
Bezeichnung 1	Quadratische Kassette
Bezeichnung 2	blind
Dimension	243x243mm
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	440,60 kg/100 St.

### Technische Daten

Bodenbelagdichte	25,00 mm
Estrichhöhe	105 mm
Fußbodenhöhe	95 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Einbautiefe	105,00 mm
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbau- einheiten	9
Geeignet für Doppelbodenein- bau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlvodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Zulassungen	VDE
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, große Fläche	bis 5.000 N
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	UT4


# Technisches Datenblatt

Nivellierbare, entkoppelbare Kassette für  
Revisionsöffnung, RKNUZD3, Messing  
Art.-Nr. 7409064

**OBO**  
BETTERMANN

## Technische Daten

## Abmessungen

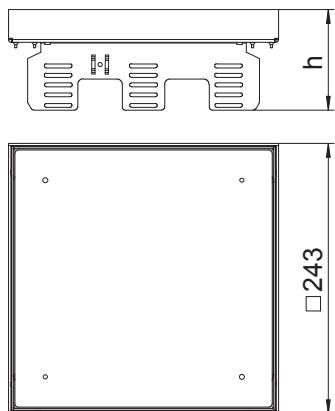

Länge	243,00 mm
Breite	243,00 mm
Höhe	95,00 mm
Maß h	95,00 mm
Länge Einbaumaß	244,00 mm
Breite Einbaumaß	244,00 mm