


Technisches Datenblatt

Nivellierbare, entkoppelbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl Art.-Nr. 7409228

OBO
BETTERMANN

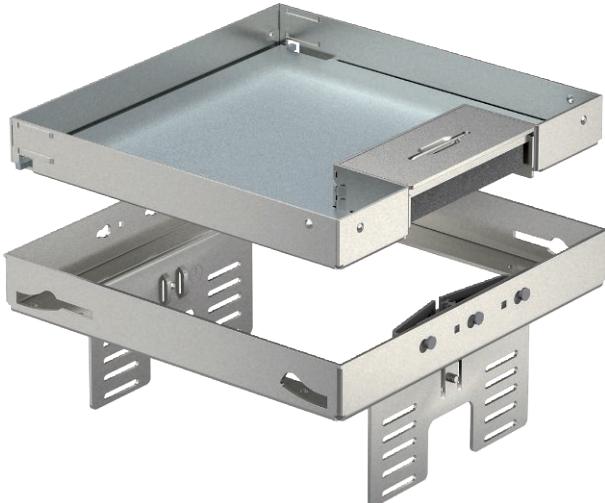

A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7409228
Typ	RKSNUZD3 4VS20
Bezeichnung 1	Quadratische Kassette
Bezeichnung 2	mit Schnurauslass
Dimension	200x200mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	274,00 kg/100 St.

Technische Daten

Bodenbelagdichte	20,00 mm
Estrichhöhe	105 mm
Fußbodenhöhe	90 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenpflege	trocken
Einbautiefe	90,00 mm
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlvodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Norm	EN 50085-2-2
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Zulassungen	VDE
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, große Fläche	bis 10.000 N
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	UT3


Technisches Datenblatt

Nivellierbare, entkoppelbare Kassette mit
Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl
Art.-Nr. 7409228

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Abmessungen

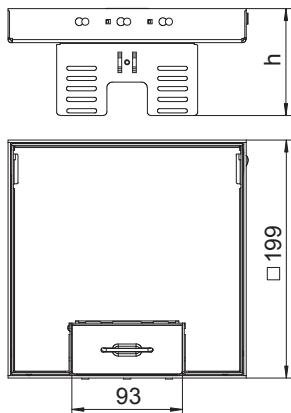

Länge	199,00 mm
Breite	199,00 mm
Höhe	90,00 mm
Maß h	90,00 mm
Länge Einbaumaß	201,00 mm
Breite Einbaumaß	201,00 mm