


Technisches Datenblatt

Nivellierbare, entkoppelbare Kassette mit
Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl
Art.-Nr. 7409230

OBO
BETTERMANN

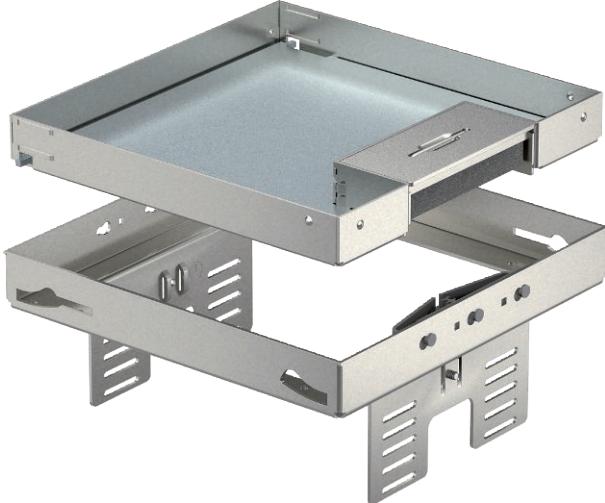

A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 4, mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG./4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.

Stammdaten

Art.-Nr.	7409230
Typ	RKSNUZD3 4VS25
Bezeichnung 1	Quadratische Kassette
Bezeichnung 2	mit Schnurauslass
Dimension	200x200mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	286,00 kg/100 St.

Technische Daten

Bodenbelagdichte	25,00 mm
Estrichhöhe	110 mm
Fußbodenhöhe	95 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Geräteträger	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenpflege	trocken
Einbautiefe	110,00 mm
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Geräteträger zur Aufnahme von Geräteträgern	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteneinbaueinheiten	4
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbadeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Norm	EN 50085-2-2
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Zulassungen	VDE
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, große Fläche	bis 10.000 N
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	UT3


Technisches Datenblatt

Nivellierbare, entkoppelbare Kassette mit
Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl
Art.-Nr. 7409230

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Abmessungen

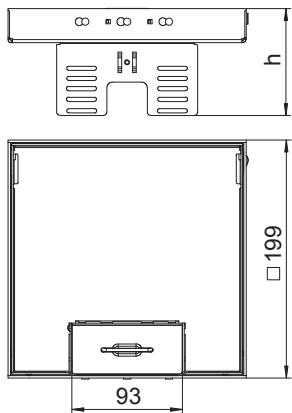

Länge	199,00 mm
Breite	199,00 mm
Höhe	95,00 mm
Maß h	95,00 mm
Länge Einbaumaß	201,00 mm
Breite Einbaumaß	201,00 mm