


# Technisches Datenblatt

**Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3**  
**Art.-Nr. 7405900**

**OBO**  
BETTERMANN

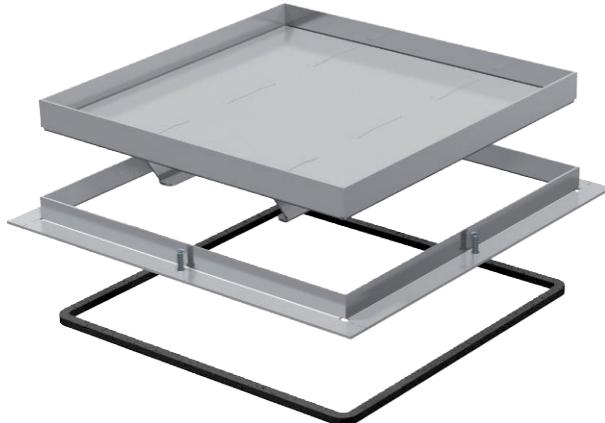

**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4301

## Stammdaten

Art.-Nr.	7405900
Typ	RK SL1 V2 30
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Dimension	282x282x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	555,00 kg/100 St.

## Technische Daten

Bodenbelagdicke	28,00 mm
Estrichhöhe	70 mm
Fußbodenhöhe	100 mm
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätetechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Schwerlastklasse	10 kN (OBO SL1)
Schwerlastausführung	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	GB2


# Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße  
250-3  
Art.-Nr. 7405900

**OBO**  
BETTERMANN

## Technische Daten

### Abmessungen

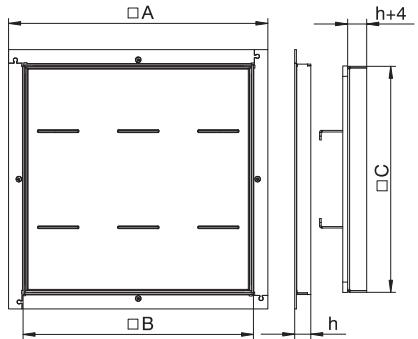

Maß A	324,00 mm
Maß B	288,00 mm
Maß C	282,00 mm
Maß h	30,00 mm