


Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3
Art.-Nr. 7405920

OBO
BETTERMANN

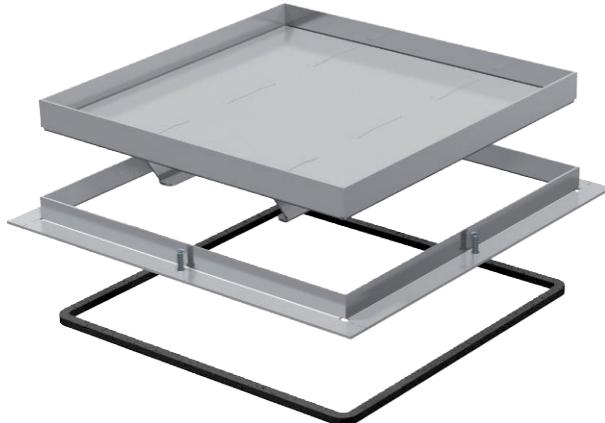

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7405920
Typ	RK SL1 V3 30
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Dimension	383x383x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	953,00 kg/100 St.

Technische Daten

Bodenbelagdicke	28,00 mm
Estrichhöhe	70 mm
Fußbodenhöhe	100 mm
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätetechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Schwerlastklasse	10 kN (OBO SL1)
Schwerlastausführung	<input checked="" type="checkbox"/>
Typ des Einbausystems	GB3


Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
350-3
Art.-Nr. 7405920

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Abmessungen

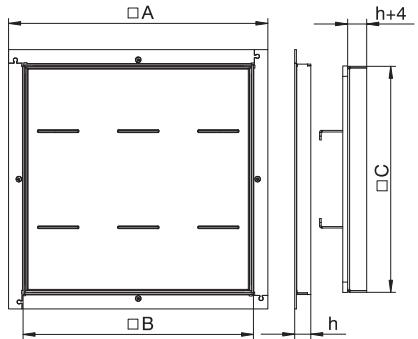

Maß A	424,00 mm
Maß B	388,00 mm
Maß C	382,00 mm
Maß h	30,00 mm