


Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
250-3
Art.-Nr. 7405932

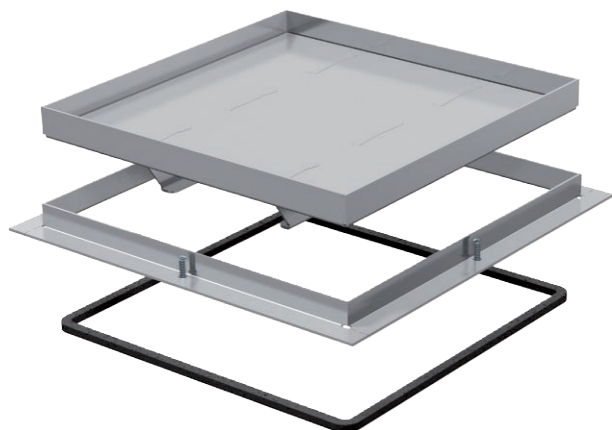

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.



A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7405932
Typ	RK SL2 V2 20
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Dimension	282x282x20
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	776,00 kg/100 St.

Technische Daten

Bodenbelagdicke	14,00 mm
Estrichhöhe	70 mm
Fußbodenhöhe	90 mm
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	☐
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Doppelbodeneinbau	☒
Geeignet für Hohlbodeneinbau	☒
Geeignet für Unterflurdose	250
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Schwerlastausführung	☒


Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
250-3
Art.-Nr. 7405932



Technische Daten

Abmessungen

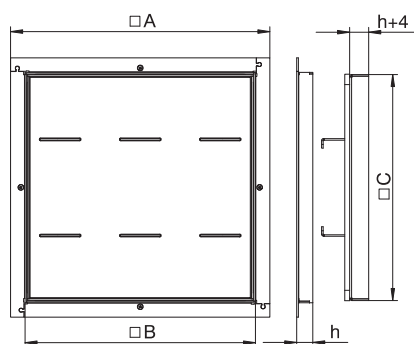

Maß A	324,00 mm
Maß B	288,00 mm
Maß C	282,00 mm
Maß h	20,00 mm
Länge Einbaumaß	290,00 mm
Breite Einbaumaß	290,00 mm