


Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3
Art.-Nr. 7405948

OBO
BETTERMANN

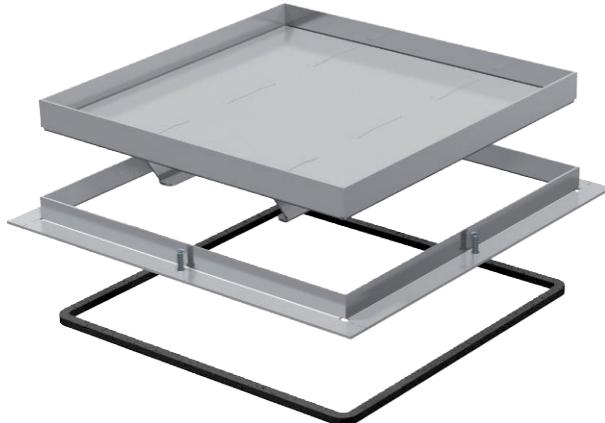

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.

A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7405948
Typ	RK SL2 V2 40
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Dimension	282x282x40
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	833,00 kg/100 St.

Technische Daten

Bodenbelagdichte	34,00 mm
Estrichhöhe	70 mm
Fußbodenhöhe	110 mm
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurdose	250
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Schwerlastausführung	<input checked="" type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße


250-3

Art.-Nr. 7405948

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Abmessungen

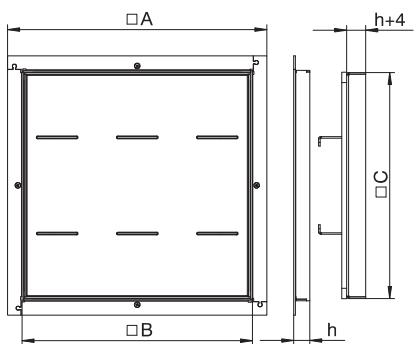

Maß A	324,00 mm
Maß B	288,00 mm
Maß C	282,00 mm
Maß h	40,00 mm
Länge Einbaumaß	290,00 mm
Breite Einbaumaß	290,00 mm