

# Technisches Datenblatt

**Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 350-3**  
**Art.-Nr. 7405960**

**OBO**  
BETTERMANN



Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD350-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.

**A2** Edelstahl, rostfrei 1.4301

## Stammdaten

Art.-Nr.	7405960
Typ	RK SL2 V3 30
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Dimension	383x383x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.400,00 kg/100 St.

## Technische Daten

Bodenbelagdichte	24,00 mm
Estrichhöhe	70 mm
Fußbodenhöhe	100 mm
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurdose	350
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Schwerlastausführung	<input checked="" type="checkbox"/>


# Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße  
350-3  
Art.-Nr. 7405960

**OBO**  
BETTERMANN

## Technische Daten

## Abmessungen

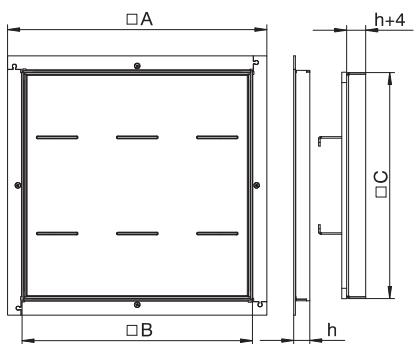

Maß A	424,00 mm
Maß B	388,00 mm
Maß C	382,00 mm
Maß h	30,00 mm
Länge Einbaumaß	390,00 mm
Breite Einbaumaß	390,00 mm