

Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
350-3
Art.-Nr. 7405968

OBO
BETTERMANN



A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7405968
Typ	RK SL2 V3 40
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Dimension	383x383x40
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.466,00 kg/100 St.

Technische Daten

Bodenbelagdichte	34,00 mm
Estrichhöhe	70 mm
Fußbodenhöhe	110 mm
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Doppelbodenein- bau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurdose	350
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Schwerlastausführung	<input checked="" type="checkbox"/>


Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße
350-3
Art.-Nr. 7405968

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Abmessungen

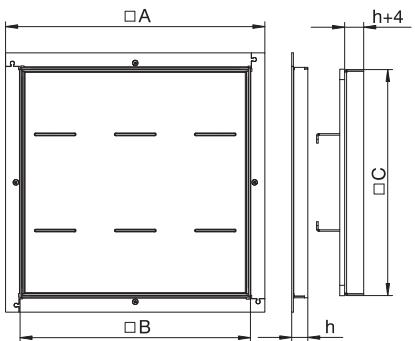

Maß A	424,00 mm
Maß B	388,00 mm
Maß C	382,00 mm
Maß h	40,00 mm
Länge Einbaumaß	390,00 mm
Breite Einbaumaß	390,00 mm