

Technisches Datenblatt

Terrazzo-Schalkörper für nivellierbare Kassetten

Nenngröße R9

Art.-Nr. 7404376

The logo for OBO BETTERMANN. It features the word "OBO" in a large, bold, white sans-serif font, centered within a black rectangular box. Below "OBO", the word "BETTERMANN" is written in a smaller, white, all-caps sans-serif font.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

Art.-Nr.	7404376
Typ	SK RKR9
Bezeichnung 1	Kassetten-Schalkörper
Bezeichnung 2	für geschliffene Estriche
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	220,00 kg/100 St.

Technische Daten

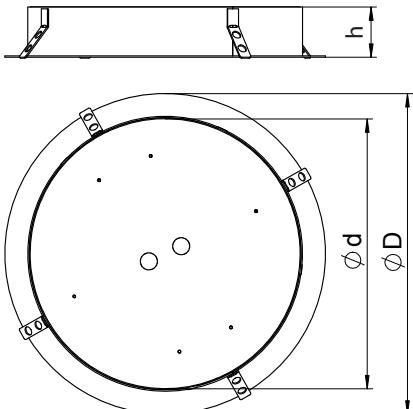

Höhe	55,00 mm
Durchmesser	308,00 mm
Maß d	308,00 mm
Maß D	360,00 mm
Maß h	55,00 mm
Nenngroße für Geräteeinbaueinheiten	R9
Form	rund
Fußbodenhöhe	130-200 mm