


Technisches Datenblatt

Telitank T8NL

Art.-Nr. 7408494

OBO
BETTERMANN

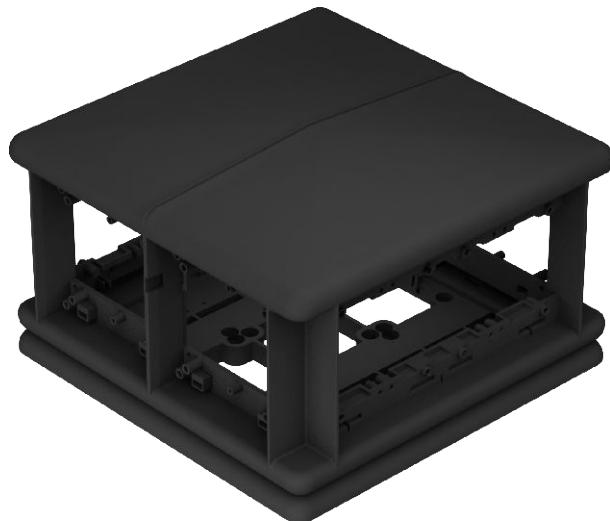

Fußbodenübergreifende Einbaueinheit für den Einbau von 8 einzelnen Installationsgeräten mit Tragering oder -bügel auf 4 Seiten. Die Trennung der Stromarten (4 + 4) erfolgt mittels einer Trennwand. Bei Verwendung von Mehrfach-Installationsgeräten kann die Anschlusskapazität erhöht werden. Schraubbefestigungsspur für Installationsgeräte: 60 mm senkrecht.




PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	7408494
Typ	T8NL 00C 9011
Bezeichnung 1	Telitank
Dimension	225x225x125
Farbe	graphitschwarz
RAL-Nummer	9011
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	123,33 kg/100 St.

Technische Daten

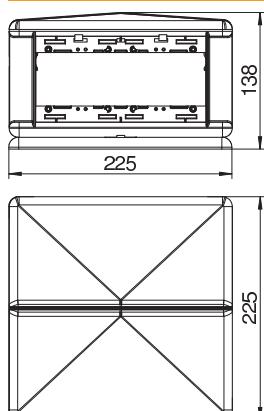

Länge	225,00 mm
Breite	225,00 mm
Höhe	138,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite	2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite	2
Ausführung	horizontal
Ausführung	horizontal
Geeignet für Nasspflege	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Standard Schaltermaterial	<input checked="" type="checkbox"/>
Säulenhöhe	138,00 mm