

# Technisches Datenblatt

## UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.-Nr. 7404619



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 4 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß, 250 V $\sim$  16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.


**PA** Polyamid

Produktzusatztext 1

### Stammdaten

Art.-Nr.	7404619
Typ	UTC4 W W4
Bezeichnung 1	Universalträger Connect WINSTA
Bezeichnung 2	VDE, 4fach weiß
Dimension	208x76x45
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	37,40 kg/100 St.

### Technische Daten

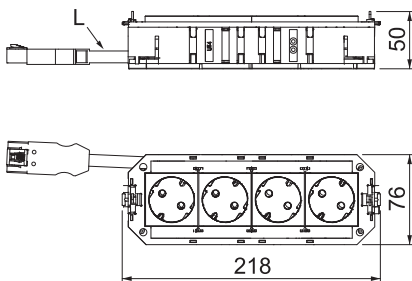

Länge	218,00 mm
Breite	76,00 mm
Höhe	60,00 mm
Anschlussleitung halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführung	4-fach reinweiß
Leitungslänge	300,00 mm
Leitungsquerschnitt	2,50 mm <sup>2</sup>
Systemlänge	208,00 mm
Stecksystem	WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden	<input checked="" type="checkbox"/>
Stromkreis	1,00
Überspannungsschutz	<input type="checkbox"/>