

Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES6

Art.-Nr. 7406751

OBO
BETTERMANN



Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer rechteckigen Montageöffnung der Nenngröße 6 in einem Unterflur-System oder Doppelboden im Innenbereich. Teppichschutzrahmen aus Polyamid. Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.



PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | 7406751 |
| Typ | ZES6-2 U10T 1019 |
| Bezeichnung 1 | Zugdoseneinsatz |
| Bezeichnung 2 | für Universalmontage |
| Farbe | graubeige |
| RAL-Nummer | 1019 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Werkstoff Kürzel | PA |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1,00 Stück |
| Gewicht | 150,00 kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES6

Art.-Nr. 7406751

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

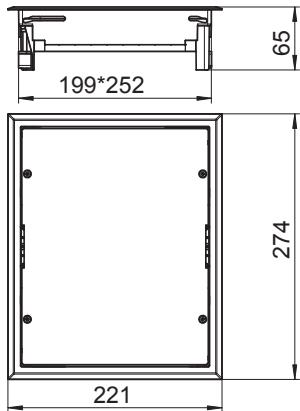

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 0,00 |
| Ausführung | quadratisch |
| Bodenbelagdicke | 10,00 mm |
| Bodenbelagschutzrahmen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bodenpflege | trocken |
| Einbautiefe | 72,00 mm |
| Fußbodenhöhe | 72 mm |
| Geeignet für Nasspflege | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für Unterflurkanal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 6 |
| Geeignet für Unterflurdose | 250/350 |
| Öffnungsmechanismus | Blind |
| Rahmenausführung | Teppichschutzrahmen |