


Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES9

Art.-Nr. 7406676

OBO
BETTERMANN

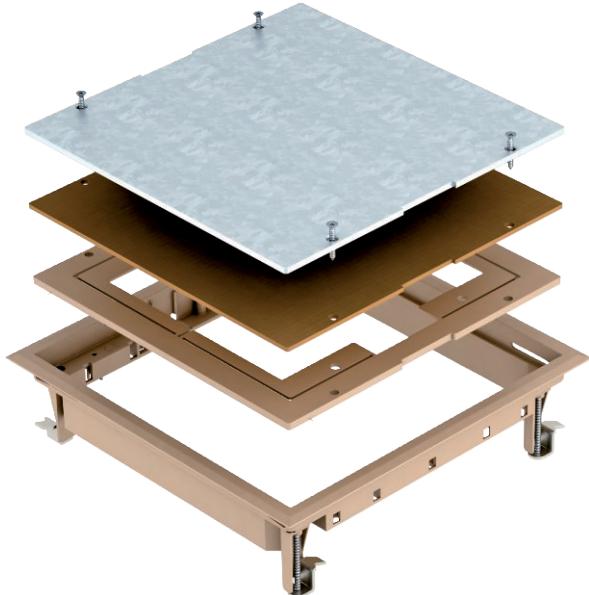

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer quadratischen Montageöffnung der Nenngröße 9 in einem Unterflur-System oder Doppelboden im Innenbereich. Teppichschutzrahmen aus Polyamid. Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3,8 oder 10 mm.



PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	7406676
Typ	ZES9-2 U10T 1019
Bezeichnung 1	Zugdoseneinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Farbe	graubeige
RAL-Nummer	1019
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	206,30 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES9

Art.-Nr. 7406676

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

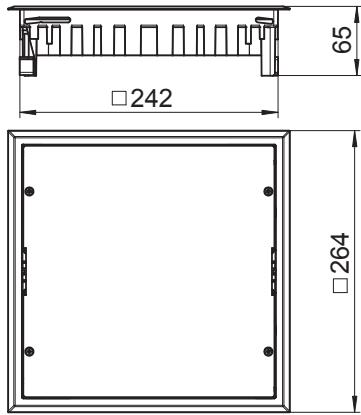

Breite Außenmaß	244,00 mm
Breite Einbaumaß	244,00 mm
Länge Außenmaß	244,00 mm
Länge Einbaumaß	244,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	0,00
Ausführung	quadratisch
Bodenbelagdickie	10,00 mm
Bodenbelagschutzrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Einbautiefe	73,00 mm
Fußbodenhöhe	73 mm
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Öffnungsmechanismus	Blind
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen