


Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES9

Art.-Nr. 7406674

OBO
BETTERMANN

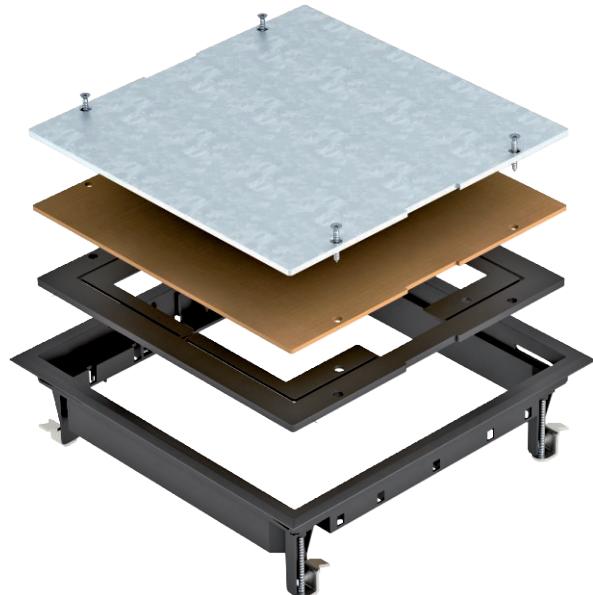

Zugdoseineinsatz zum Blindverschluss einer quadratischen Montageöffnung der Nenngröße 9 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Teppichschutzrahmen aus Polyamid.
Bodenbelagaussparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.


CE UK
CA D'E

PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	7406674
Typ	ZES9-2 U10T 9011
Bezeichnung 1	Zugdoseineinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Farbe	graphitschwarz
RAL-Nummer	9011
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	206,30 kg/100 St.

Technische Daten

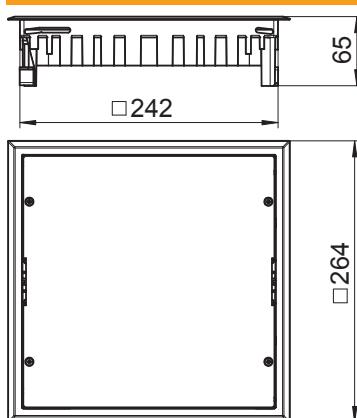

Länge	264,00 mm
Breite	264,00 mm
Höhe	65,00 mm
Breite Außenmaß	264,00 mm
Breite Einbaumaß	242,00 mm
Länge Außenmaß	264,00 mm
Länge Einbaumaß	242,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenbelagdicke	10,00 mm
Bodenbelagsschutzrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Einbautiefe	62,00 mm
Fußbodenhöhe	62 mm
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES9

Art.-Nr. 7406674



Technische Daten

Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
Vertikale Last, große Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 2.000 N