


Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZESR7

Art.-Nr. 7406796

OBO
BETTERMANN

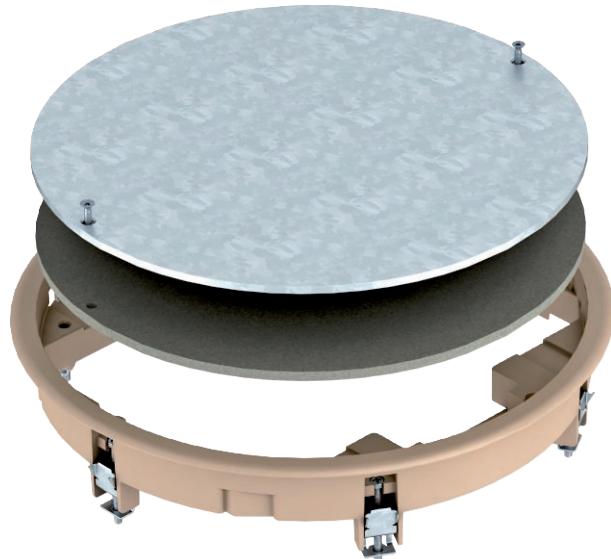

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R7 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Mit Universalbefestigungswinkel. Teppichschutzrahmen aus Polyamid.



PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	7406796
Typ	ZESR7 10U 1019
Bezeichnung 1	Zugdoseneinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Farbe	graubeige
RAL-Nummer	1019
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	225,80 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZESR7

Art.-Nr. 7406796

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

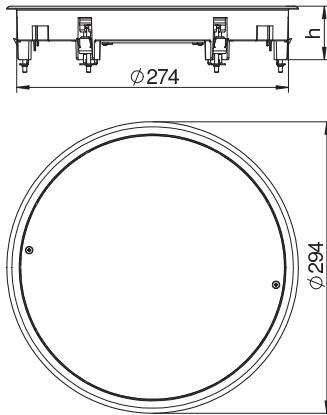

Außen Durchmesser	294,00 mm
Einbaudurchmesser	275,00
Anzahl der einbaubaren Geräte	0,00
Ausführung	rund
Bodenbelagdickte	10,00 mm
Bodenpflege	trocken
Einbautiefe	78,00 mm
Fußbodenhöhe	75 mm
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbödeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R7
Geeignet für Unterflurdose	350
Öffnungsmechanismus	Blind
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen