

Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige
Ausführung, steingrau
Art.-Nr. 2012820



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stützendichtring 107/F.




PE Polyethylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2012820
Typ	106 FL 21 9 22
Bezeichnung 1	Flachkabelverschraubung
Dimension	PG21
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyethylen
Werkstoff Kürzel	PE
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	2,00 kg/100 St.

Technische Daten

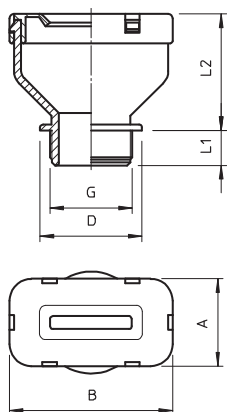

Flachkabel/Breite	19,00 - 22,00 mm
Maß A	30,00 mm
Maß B	56,00 mm
Maß D	35,00 mm
Maß G	PG21 mm
Maß L	52,00 mm
Maß L1	12,00 mm
Maß L2	40,00 mm
Ausführung	gerade
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	☐
Flachkabel/Stärke	7,00 - 9,00 mm
Flachkabelverschraubung	☒
Für Ex-Zone	ohne
Gewinde	Pg 21
Gewindeart	PG
Glasfaserverstärkt	☐
Mehrfach Dichteinsatz	☐
Mit Gegenmutter	☐
Schlagfest	☐
Schutzart	IP31
Zugentlastungsmöglichkeit	☐