


# Technisches Datenblatt

## Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.-Nr. 2036428

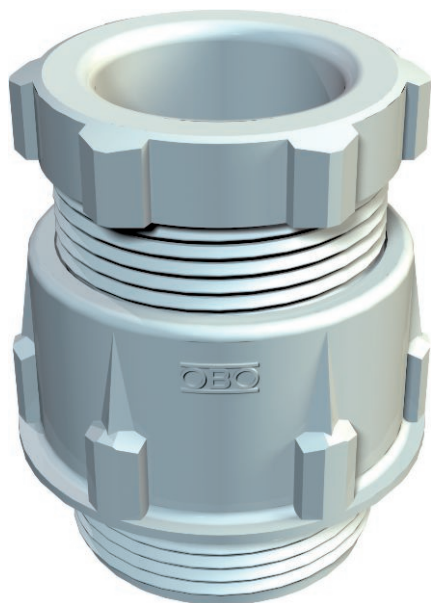

Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR. PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!




**PS** Polystyrol

Produktzusatztext 1 | schlagfest

### Stammdaten

Art.-Nr.	2036428
Typ	106 PG42
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Dimension	PG42
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polystyrol
Werkstoff Kürzel	PS
Kleinste Verkaufseinheit	5,00 Stück
Gewicht	6,70 kg/100 St.

### Technische Daten

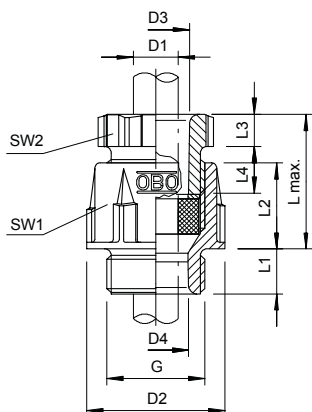

Maß D2	65,00 mm
Maß D3	44,50 mm
Maß D4	40,50 mm
Maß L max.	48,00 mm
Maß L1	13,00 mm
Maß L2	27,00 mm
Maß L3	9,00 mm
Maß L4	18,50 mm
SW 1	60,00 mm
SW 2	55,00 mm
Ausführung	gerade
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	<input type="checkbox"/>
Dichtbereich D	30,00 - 38,00 mm
explosionsschutz	<input type="checkbox"/>
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 42
Gewindeart	PG
Gewindelänge	13,00 mm
Gewindenenngröße	42,00


# Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau

Art.-Nr. 2036428



## Technische Daten

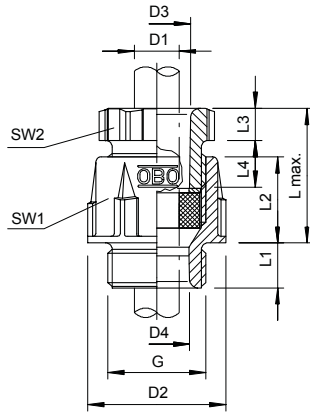

Glasfaserverstärkt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mehrfach Dichteinsatz	<input type="checkbox"/>
Mit Gegenmutter	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Schutzart	IP65
Teilbare Verschraubung	<input type="checkbox"/>
Zugentlastungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>