


Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Art.-Nr. 2029696

OBO
BETTERMANN

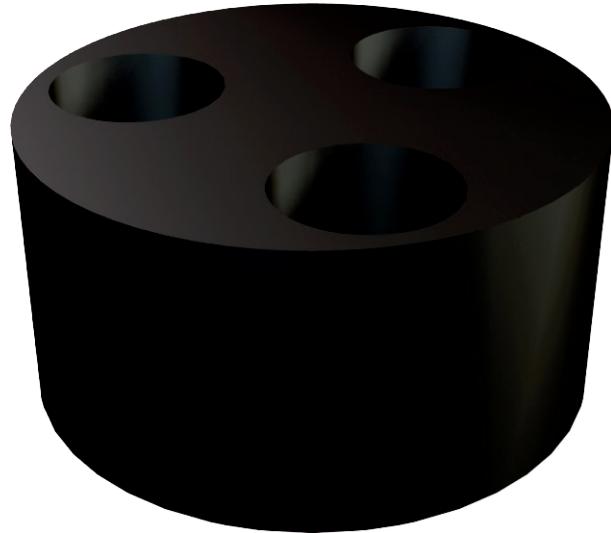


CE M NBR
SBR

NBR-SBR Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Art.-Nr.	2029696
Typ	107 C VM 32 4x8
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Dimension	VM32,4X8
Farbe	schwarz
Werkstoff	Mischung aus Nitril- und Styrol-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR-SBR
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	0,40 kg/100 St.

Technische Daten

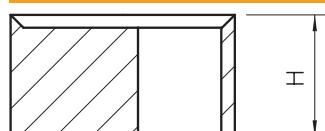

Maß D	8,00 mm
Maß D1	25,10 mm
Maß H	13,40 mm
Anzahl Bohrungen	4
Ausführung	sonstige
Außen Durchmesser	25,10 mm
Innen Durchmesser	8,00 mm
für Gewindemaß metrisch	32
Größe	M32 mm
Stärke	13,40 mm

