


# Technisches Datenblatt

## Verschlusschraube, PG-Gewinde

Art.-Nr. 2090481

**OBO**  
BETTERMANN

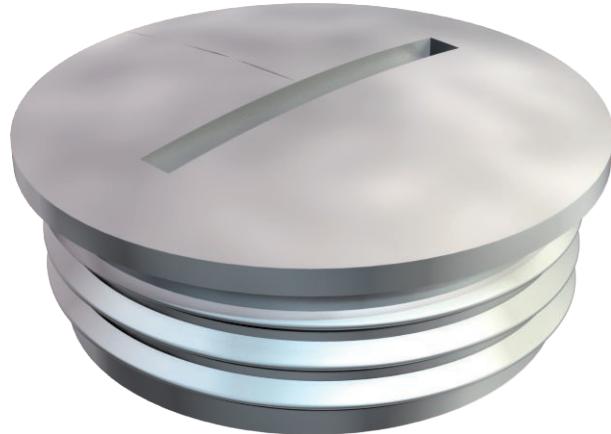

CE Pg CuZn 37

CuZn	Messing
N	vernickelt



Verschlusschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.  
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).  
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.

\* Preise laut DEL-Notierung.

### Stammdaten

Art.-Nr.	2090481
Typ	168 MS PG48
Bezeichnung 1	Verschlusschraube
Dimension	PG48
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Oberfläche	vernickelt
Oberfläche Kürzel	N
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	15,26 kg/100 St.

### Technische Daten

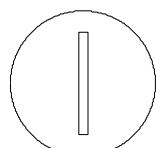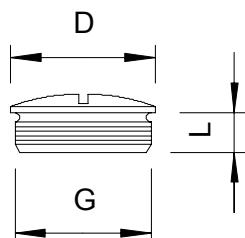

Maß D	64,00 mm
Maß L	10,00 mm
explosionsgeschützt	<input type="checkbox"/>
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 48
Gewindeart	PG
Gewindenenngröße metrisch/PG	48
Gewindesteigung	1,59 mm
Glasfaserverstärkt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Schutzart	IP68