


# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Art.-Nr. 2088827

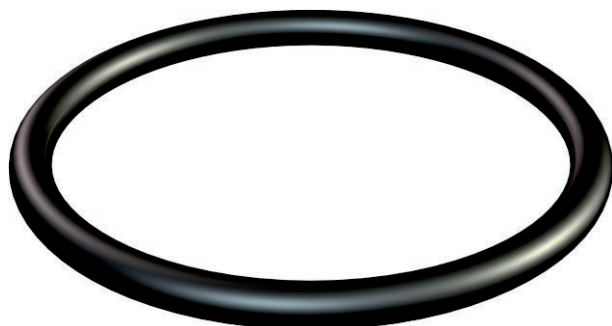

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.




**NBR** Nitril-Kautschuk

### Stammdaten

Art.-Nr.	2088827
Typ	171 PG11
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Dimension	PG11
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR
Kleinste Verkaufseinheit	100,00 Stück
Gewicht	0,01 kg/100 St.

### Technische Daten

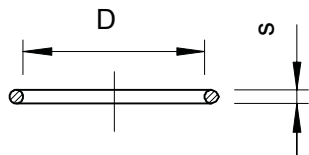

Maß D	16,00 mm
Maß S	1,50 mm
Ausführung	O-Ring
Außendurchmesser	17,50 mm
Innendurchmesser für Gewindemaß PG	16,00 mm
Gewinde	Pg 11
Größe	Pg 11 mm
Stärke	1,50 mm

