


Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Art.-Nr. 2088835

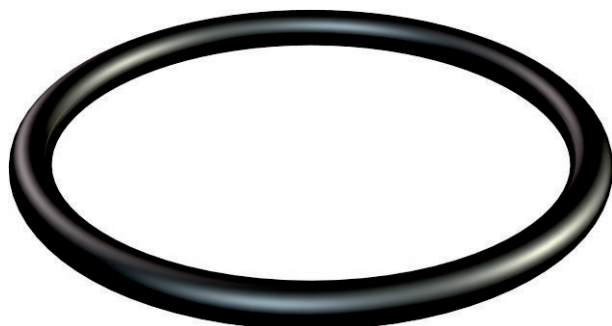

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.





NBR Nitril-Kautschuk

Stammdaten

Art.-Nr.	2088835
Typ	171 PG13.5
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Dimension	PG13,5
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR
Kleinste Verkaufseinheit	100,00 Stück
Gewicht	0,01 kg/100 St.

Technische Daten

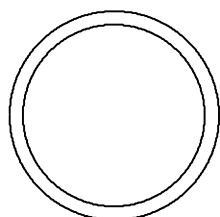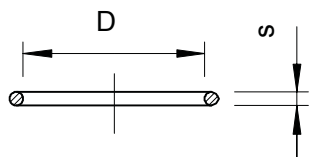

Maß D	18,00 mm
Maß S	1,50 mm
Ausführung	O-Ring
Außendurchmesser	19,50 mm
Innendurchmesser für Gewindemaß PG	13,50
Gewinde	Pg 13,5
Größe	Pg 13,5 mm
Stärke	1,50 mm