


# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

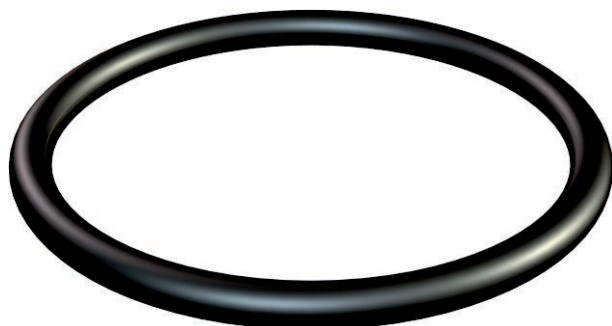

Art.-Nr. 2088878



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.




**NBR** Nitril-Kautschuk

### Stammdaten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Art.-Nr.                 | 2088878          |
| Typ                      | 171 PG29         |
| Bezeichnung 1            | Dichtring        |
| Bezeichnung 2            | O-Ring           |
| Dimension                | PG29             |
| Werkstoff                | Nitril-Kautschuk |
| Werkstoff Kürzel         | NBR              |
| Kleinste Verkaufseinheit | 100,00 Stück     |
| Gewicht                  | 0,04 kg/100 St.  |

### Technische Daten

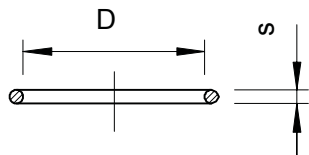

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Maß D                              | 33,00 mm |
| Maß S                              | 2,00 mm  |
| Ausführung                         | O-Ring   |
| Außendurchmesser                   | 35,00 mm |
| Innendurchmesser für Gewindemaß PG | 29,00    |
| Gewinde                            | Pg 29    |
| Größe                              | Pg 29 mm |
| Stärke                             | 2,00 mm  |

