


# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Art.-Nr. 2088819

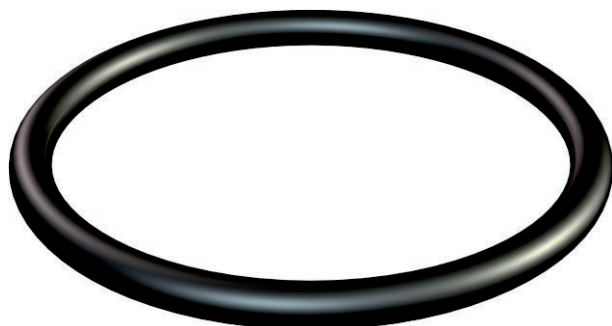

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.





**NBR** Nitril-Kautschuk

### Stammdaten

Art.-Nr.	2088819
Typ	171 PG 9
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Dimension	PG9
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Werkstoff Kürzel	NBR
Kleinste Verkaufseinheit	100,00 Stück
Gewicht	0,01 kg/100 St.

### Technische Daten

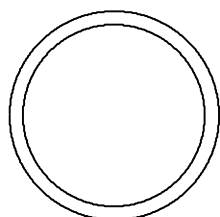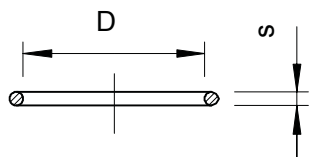

Maß D	13,00 mm
Maß S	1,50 mm
Ausführung	O-Ring
Außendurchmesser	14,50 mm
Innendurchmesser für Gewindemaß PG	9,00
Gewinde	Pg 9
Größe	Pg 9 mm
Stärke	1,50 mm