

Technisches Datenblatt

BKS-Klemmschelle

Art.-Nr. 2148846

OBO
BETTERMANN



Für Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.


CE PA

PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	2148846
Typ	1973 8-28 LGR
Bezeichnung 1	BKS-Klemmschelle
Dimension	8-28mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,12 kg/100 St.

Technische Daten

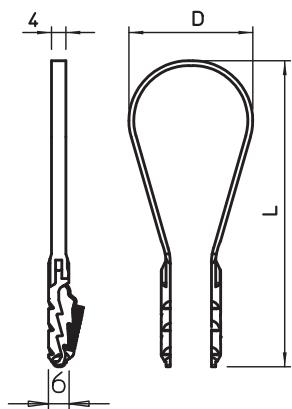

Maß D	27,00 mm
Maß L	70,00 mm
Auszugswerte	500 N
Ausführung	geschlossen
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Steckbefestigung
Befestigungsart	Steckbefestigung
Bohrlochtiefe	65,00 mm
Bohrungsdurchmesser	6,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Spannbereich D	8,00 - 28,00 mm