

Technisches Datenblatt

Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen

Art.-Nr. 2204851



Mit vormontiertem Schlagdübel 6 mm Ø.
Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.





PA Polyamid

Produktzusatztext 1 2032/SD für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Stammdaten

Art.-Nr.	2204851
Typ	2032 SD SP
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Bezeichnung 2	Großverpackung
Dimension	1x8 NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7.035,00
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste Verkaufseinheit	100,00 Stück
Gewicht	1,79 kg/100 St.

Technische Daten

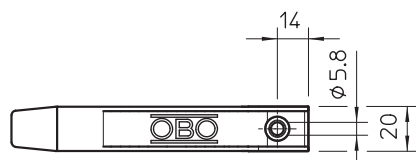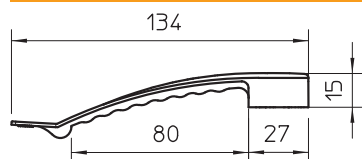

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	8,00
Ausführung flammwidrig	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Dübel	<input checked="" type="checkbox"/>