


Technisches Datenblatt

Kabelklammer, für 8 Leitungen

Art.-Nr. 2204975

OBO
BETTERMANN

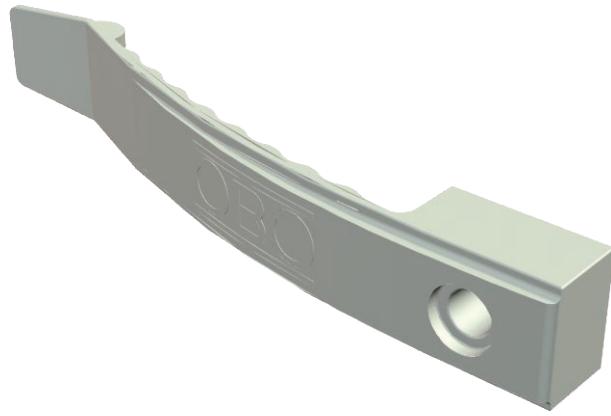

Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.


PA Polyamid

Produkzusatztext Hinweis	Steingraue Ausführung: flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken. Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960 °C, bzw. V-0 nach UL 94, halogenfrei. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Produkzusatztext 1	2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ²

Stammdaten

Art.-Nr.	2204975
Typ	2032 SP
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Bezeichnung 2	Großverpackung
Dimension	1x8 NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	1,37 kg/100 St.

Technische Daten

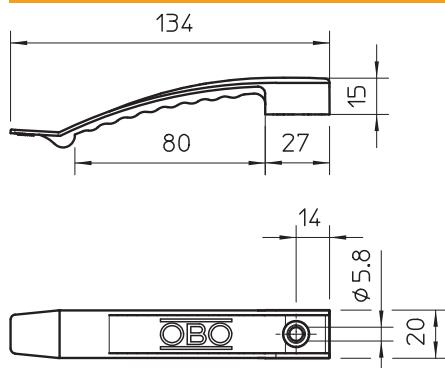

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	8
Ausführung flammwidrig	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Dübel	<input type="checkbox"/>